


品番：EA764AW-30

品名：200万画素 WEBカメラ(最大画角360°)

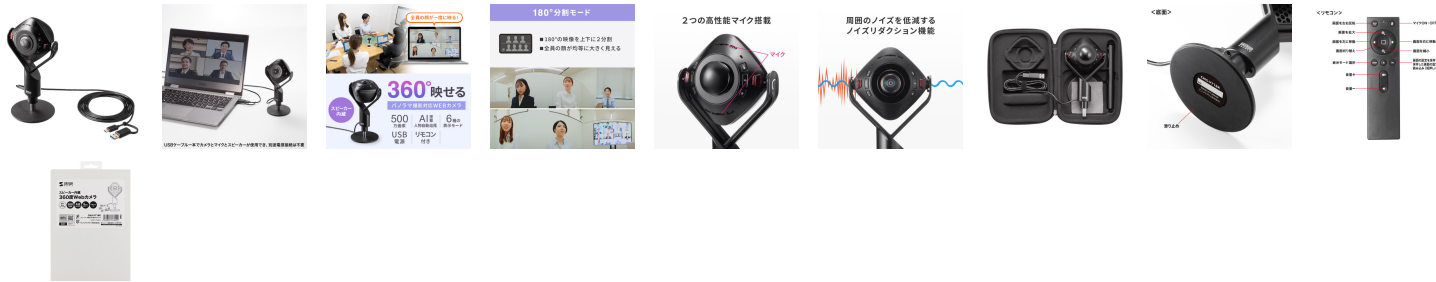

販売価格	55,000円(税抜)／ 60,500円(税込)			
カタログ価格	55,000円(税抜)／60,500円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/07 09:04現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



1つのカメラで360°撮影、スピーカーとマイクを内蔵の会議用WEBカメラ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	CMS-V71BK
センサー	500万画素 CMOSセンサー	ビデオ解像度	最大1920×1080 180度分割モード(180×2) / 1920×540、1920×540 360度パノラマ+1画面モード /1920×270、1920×810 2人モード/960×1080、960×1080 3人モード/1152×980、768×490、 768×490 360度パノラマモード /1920×270～480×990 正面90度モード/1920×1080
フォーカス	固定	画角	180度分割モード(180×2)/180度 (水平)、51度(垂直) 360度パノラマ+1画面モード/360度 (水平)、53度(垂直)、119.5度(水 平)、51.1度(垂直) 2人モード/46.5度(水平)、48度(垂 直) 3人モード/56度(水平)、47度(垂 直)、57度(水平)、37度(垂直)

			360度パノラマモード/360度（水平）、49.2度（垂直） 正面90度モード/119.1度（水平）、84.6度（垂直）
レンズ	F2.0 f=1.1	絞り・明るさ・コントラスト	自動
最短接写距離	100cm	ホワイトバランス	自動
最低照度	300ルクス	フレームレート	30fps
対応規格	USB Ver.2.0準拠（Aタイプコネクタオス、Type-Cコネクタオス） ※500mA以上の電流を消費するため900mA出力できるUSBポートに接続してください。	ビデオフォーマット	MJPEG、YUV
マイク	モノラル	スピーカー	あり
パン・チルト	あり（水平方向のみ可能）	ズームイン・アウト	デジタルズーム
1/4インチ 三脚カメラネジ対応	可	サイズ	W93.5×D61.8×H179mm
重量	412g（台座含む）	ケーブル長	2m
セット内容	カメラ本体、リモコン、台座、レンズカバー、クリーニングクロス、収納ケース、単四乾電池×2、取扱説明書・保証書 ※ロットによって台座の形状が異なる場合があります。	対応OS	Windows 11・10・8.1・8 macOS (Sonoma) 14、macOS (Ventura) 13、macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12～10.15 ChromeOS

カメラ1つで360度見渡すことができる会議用WEBカメラです。
360度パノラマ撮影以外にも180度を上下に分割で表示するモードや、360度と1人を撮影するモード、2人を撮影するモード、3人を撮影するモード、正面90度モードの用途に合わせたモードを選択できます。
人物を検知するAI機能を搭載しています。最適な構図で画角を調整するオートフレーミング機能を使用可能です。 ※オートフレーミング機能はオフにできます。
カメラ本体にスピーカーとマイクを内蔵しています。これ一台で手軽にビデオ会議を開始できます。 ※マイクの集音範囲は半径約2m程度です。
マイクはノイズリダクション機能を備えているので不要なバックグラウンドノイズを低減します。
付属のリモコンで映したい方向や設定を変更可能です。
カメラ本体にミュートボタンを内蔵しています。ボタンを押すだけでミュートにすることができます。
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です。
カメラ用三脚ネジを内蔵しているので、別途カメラ用三脚が取付可能です。 ※三脚は付属していません。
USB AコネクタとType-Cコネクタの両方に対応しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.