


品番：EA764BB-196

品名：0.5m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)

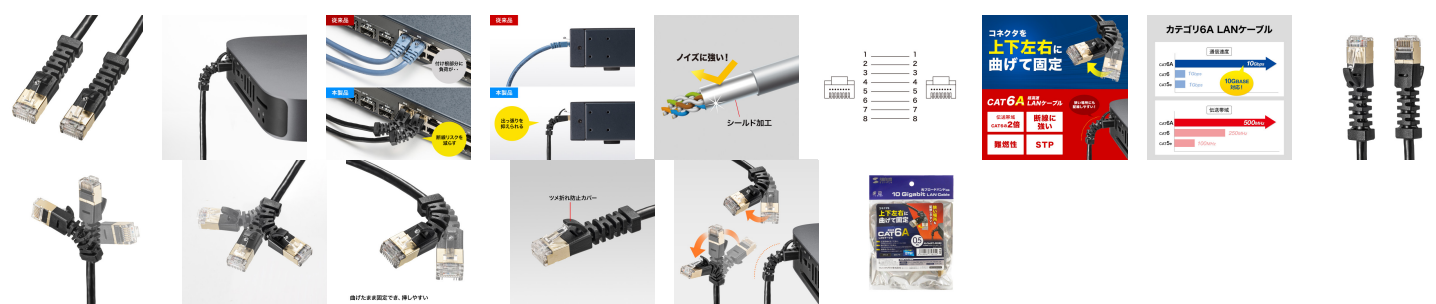

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,260円(税抜)／1,386円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,260円(税抜)／1,386円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/08 01:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1910ページ                      |      |   |



コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる

仕様

|           |                                                                                             |            |                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| メーカー      | サンワサプライ                                                                                     | 型番         | KB-T6ASYL-005BK |
| カテゴリ      | CAT6A                                                                                       | 規格名        | 10GBASE-T       |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度       | 10Gbps          |
| 周波数特性     | 500MHz                                                                                      | ケーブル長(m)   | 0.5             |
| カラー       | ブラック                                                                                        | ケーブル直径(mm) | 5               |
| ケーブル芯数    | 8芯(4P)                                                                                      | 結線仕様       | ストレート結線         |
| ケーブル構造    | STP                                                                                         | 十字介在       | 無               |
| 最小曲げ半径    | 敷設時/50.0mm、敷設後/40.0mm                                                                       | ケーブル導体     | 32AWG           |
| ケーブル導体構造  | より線                                                                                         | PoE        | 非対応             |
| 被覆材質      | PVC                                                                                         | 色配線        | TIA/EIA-568B    |

|                                                                             |                                                                           |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| コネクタ形状                                                                      | RJ-45コネクタ                                                                 | スリムコネクタ   | 無        |
| ツメ折れ防止コネクタ                                                                  | 無                                                                         | ツメ折れ防止カバー | 有        |
| 使用温度範囲                                                                      | －10～80℃                                                                   | 検査        | 100%導通検査 |
| 対応環境（機器）                                                                    | FTTH（光回線、光プロバイダー）、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー（RJ-45ポートを持つ機種） |           |          |
| コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの引っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。 |                                                                           |           |          |
| サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの引っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。                               |                                                                           |           |          |
| ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。                              |                                                                           |           |          |
| 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリー6Aに対応しています。                      |                                                                           |           |          |
| LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。                                     |                                                                           |           |          |
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。                                                  |                                                                           |           |          |
| ツメ折れ防止カバーを採用しています。                                                          |                                                                           |           |          |
| 内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)                                   |                                                                           |           |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.