


品番：EA764BB-197

品名：1.0m LANケーブル(CAT6A/4方向固定式)

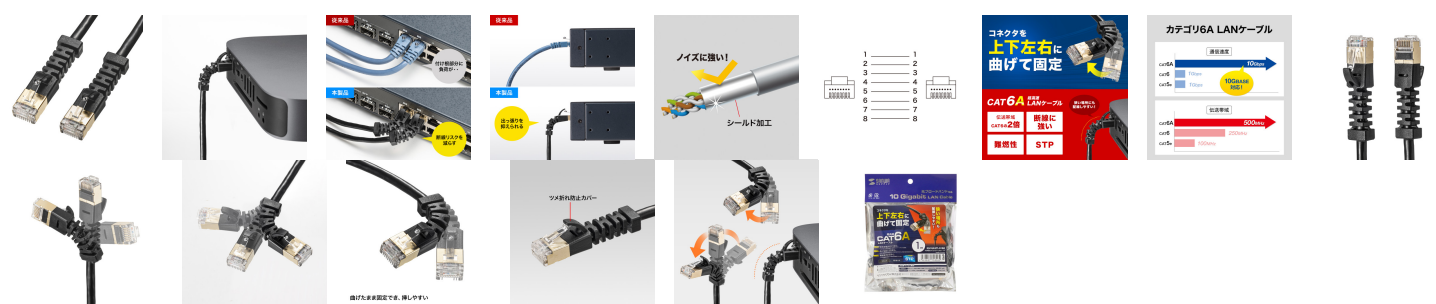

販売価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/08 01:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定できる

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6ASYL-01BK
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長(m)	1
カラー	ブラック	ケーブル直径(mm)	5
ケーブル芯数	8芯(4P)	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	STP	十字介在	無
最小曲げ半径	敷設時/50.0mm、敷設後/40.0mm	ケーブル導体	32AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	非対応
被覆材質	PVC	色配線	TIA/EIA-568B

コネクタ形状	RJ-45コネクタ	スリムコネクタ	無
ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	－10～80℃	検査	100%導通検査
対応環境（機器）	FTTH（光回線、光プロバイダー）、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ・オーディオ、ハードディスクレコーダー（RJ-45ポートを持つ機種）		
コネクタ部が上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。パソコンの後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。			
サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。			
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。			
伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリー6Aに対応しています。			
LANケーブル内部がアルミ箔でシールドされており、ノイズ対策が施されています。			
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。			
ツメ折れ防止カバーを採用しています。			
内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。(折り曲げ固定性能は200回)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.