 
 



品番：EA764BB-233A

品名：2 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブラック)



販売価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
カタログ価格	1,190円(税抜) / 1,309円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		

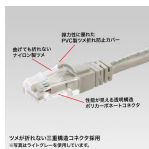

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-02BKN
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	2	直径	6.4mm
カラー	ブラック	ケーブル構造	単線仕様(23AWG)、ストレート結線
通信速度	1Gbps	周波数特性	250MHz
ケーブル芯数	8芯(4P)	対応機器	光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応

ツメ折れ防止カバー付

RoHS対応品

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。  
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.