


品番：EA764BB-249A

品名：20 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)

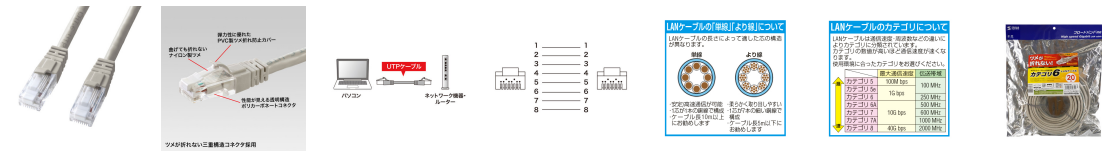

販売価格	6,870円(税抜)／7,557円(税込)		
カタログ価格	6,870円(税抜)／7,557円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1911ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-20N
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	20	直径	6.4mm
カラー	ライトグレー	ケーブル構造	単線仕様(23AWG)、ストレート結線
通信速度	1Gbps	周波数特性	250MHz
検査	100%導通検査	ケーブル芯数	8芯(4P)
曲げて折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。			
伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。			
カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。			
十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。			
ツメ折れ防止カバー付			
RoHS対応品			

