



品番：EA764BB-255

品名：80 m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ライトグレー)

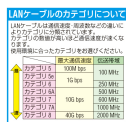

販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

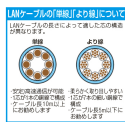

ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6TS-80
カテゴリ	6準拠	コネクタ形状	RJ45
長さ(m)	80	直径	6.4mm
カラー	ライトグレー		

曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。

伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。

カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。

十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。

RoHS対応品

単線仕様

代替品

品番	EA764BB-255A
コメント	変更点:型番、JAN



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.