


品番：EA764BB-372

品名：1.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネ化`-]

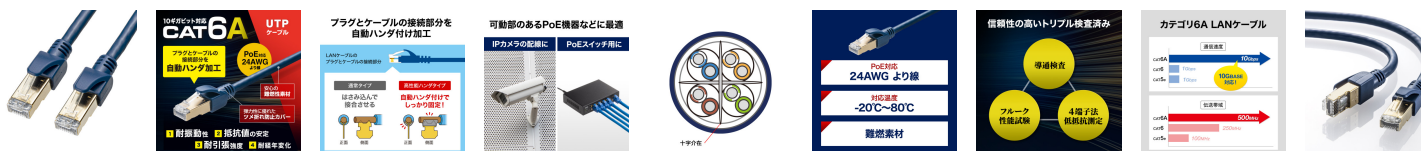

販売価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
カタログ価格	2,270円(税抜) / 2,497円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



電力供給が可能なPoE対応、高性能タイプ

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-H6A-01NV
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長(m)	1
カラー	ネイビーブルー	ケーブル直径(mm)	6.2
ケーブル芯数	8芯(4P)	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	UTP	十字介在	有
最小曲げ半径	敷設時/49.6mm、敷設後/49.6mm	ケーブル導体	24AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	対応
被覆材質	PVC	色配線	TIA/EIA-568B
コネクタ形状	RJ-45コネクタ ※シールドコネクタをUTP用として使用	スリムコネクタ	無

ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有
使用温度範囲	-10~80℃	検査	100%導通検査、100%フルーク検査、100%低抵抗精密測定
対応環境(機器)	光回線 (FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線 (CATVモデム)、ADSL回線 (ADSLモデム)、ネットワーク回線 (ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ (RJ-45ポートを持つ機種)、INS64 (30m以下) 対応		

コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現しています。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。

LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE (パワーオーバーイーサネット) に対応しています。

10ギガビットイーサネット (10GBASE-T) にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。

カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。

プラグのツメ (ラッチ) が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。

信頼性を高めるためのトリプル検査 (導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定) を全数行っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226 (代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.