


品番：EA764BB-382

品名：1.0m LANケーブル(CAT6A/ScTP半田加工式)

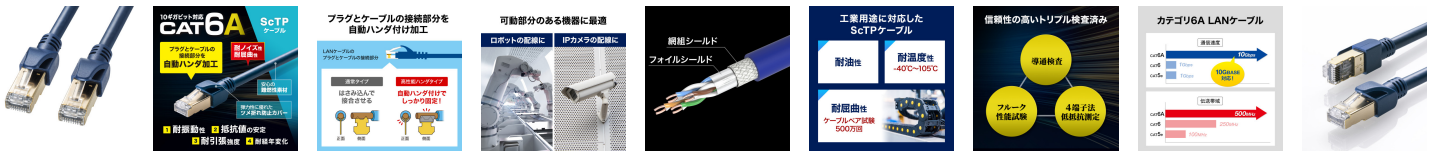

販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1910ページ		



耐ノイズ性、耐油性、耐温度性(-40~105℃)、耐屈曲性に優れた高性能タイプ

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-HS6A-01NV
カテゴリ	CAT6A	規格名	10GBASE-T
対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合	通信速度	10Gbps
周波数特性	500MHz	ケーブル長(m)	1
カラー	ネイビーブルー	ケーブル直径(mm)	6.8
ケーブル芯数	8芯(4P)	結線仕様	ストレート結線
ケーブル構造	ScTP	十字介在	無
最小曲げ半径	敷設時/54.4mm、敷設後/54.4mm	ケーブル導体	26AWG
ケーブル導体構造	より線	PoE	対応
被覆材質	PUR	色配線	TIA/EIA-568B
コネクタ形状	RJ-45コネクタ	スリムコネクタ	無
ツメ折れ防止コネクタ	無	ツメ折れ防止カバー	有

使用温度範囲	-20~80℃	検査	100%導通検査、100%フルーク検査、 100%低抵抗精密測定
対応環境(機器)	産業用ネットワーク機器、LAN機器、デ ジタルオーディオ機器		
コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現した、耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。			
10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。			
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。			
ScTP二重シールドケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、またノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用しています。			
耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。			
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。			
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。			
信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.