


品番：EA764BB-402

品名：300m LANケーブル(CAT6/UTP/白)

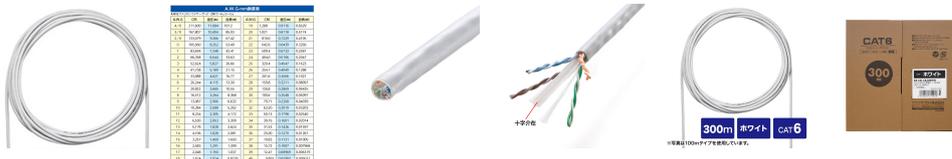

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 53,500円(税抜) / 58,850円(税込) | | |
| カタログ価格 | 53,500円(税抜) / 58,850円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/30 12:18現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1910ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|---------------------|--------|---|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-C6L-CB300WN |
| カラー | ホワイト | ケーブル長 | 300m |
| 周波数特性 | 250MHz | ケーブル直径 | 5.8mm |
| ケーブル構造 | UTP4対(8芯)、単線(24AWG) | 対応伝送帯域 | カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 形状タイプ | スタンダードタイプ、自作用 | | |
| 自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません) | | | |
| 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 | | | |
| ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 | | | |
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。 | | | |
| 結線仕様 | ストレート結線 | 通信速度 | 1Gbps |
| 特性インピーダンス | 100Ω | | |
| RoHS指令対応品 | | | |

代替品



品番 EA764BB-412

コメント 同 難燃性

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.