


品番 : EA764BB-421

品名 : 100m 屋外用LANケーブル(CAT6A/黒)

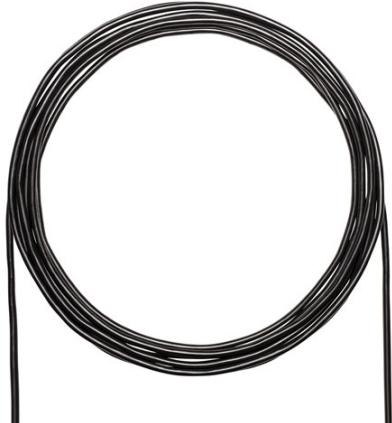

販売価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
カタログ価格	37,300円(税抜) / 41,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 15:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1950ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T6AAD-CB100BKN
ケーブル長(m)	100	カラー	ブラック
ケーブル構造	STP(4対)、単線(23AWG)、ストレート結線	結線仕様	ストレート結線
ケーブル径(mm)	8.0	対応伝送帯域	カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
対応PoE規格	IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)	形状タイプ	スタンダードタイプ、自作用、屋外用
通信速度	10Gbps	周波数特性	500MHz

自作用のカテゴリ6A屋外用LANケーブルです。(コネクタは付属していません)

ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。

10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これから超高速ネットワークにも対応できます。

エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。

ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。

ケーブル内部がアルミシールド仕様で、RJ-45シールドコネクタと組合せることで、ノイズ対策を万全になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.