

品番：EA764BB-453


品名：2 m LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ /ブルー)



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 13:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1911ページ		



規格	伝送速度	伝送距離	伝送帯域
10BASE-T	10Gbps	100m	100MHz
100BASE-T	100Mbps	100m	100MHz
1000BASE-T	1Gbps	100m	100MHz
1000BASE-TX	1Gbps	100m	100MHz
10GBASE-T	10Gbps	100m	200MHz
10GBASE-TX	10Gbps	100m	200MHz
40GBASE-T	40Gbps	37m	2000MHz
100GBASE-T	100Gbps	37m	2000MHz

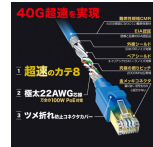

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-T8-02BL
カラー	ブルー	ケーブル径	8.6mm
ケーブル構造	二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線	ケーブル長	2m
コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)	対応伝送帯域	カテゴリ8(40GBASE-T) カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T) カテゴリ6a(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合

EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。

エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT8 LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、EMI/RFIノイズ対策も万全で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。

極太22AWG芯線を使用していますので、PoEaf、PoEat、U PoEをはじめ、これからのPoEbtにも対応しています。

外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、EMI/RFI対策も万全です。

ケーブルの難燃性を表す難燃性規格CMRをパス。火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。

コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.