


品番：EA764BG-14

品名：300m LANケーブル(Cat5e準拠/ブルー)

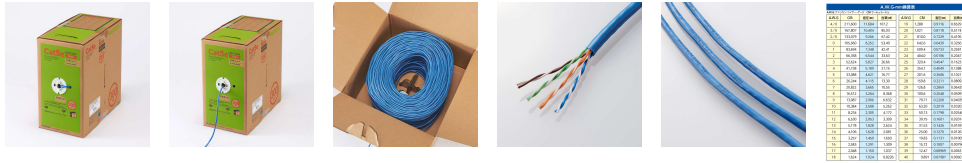

販売価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
カタログ価格	49,000円(税抜) / 53,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/30 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1909ページ		



100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e対応LANケーブルの自作用長尺タイプです  
柔らかく取り回しが容易なヨリ線ケーブルを採用しています

#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	LD-CT2/BU300YR
カテゴリ	5e準拠	長さ(m)	300
カラー	ブルー	規格	Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
伝送帯域	100MHzまで	直径	5.1mm
芯数	8芯	適合コネクタ	EA764BJ-11、EA764BJ-14
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)	○	シールド	無し(UTP仕様)
十字介材	×	外部シース(被膜)材質	PVC
導体構成	ヨリ線(24AWG)		

100BASE-TXだけでなく、1000BASE-Tでも転送ロスが少なく安定したデータ転送が可能な「エンハンスト・カテゴリ5(Cat5e)」に対応したLANケーブルです。

リレックスタイプ、自作用(コネクタは付属していません)

使用残量がわかるリングスマーク付き

※あくまで参考の残量になります。実際の長さはお手元で測定いただいてからケーブルを切断してください。

柔らかく取り回しが容易なより線仕様です。

60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。

光通信回線、CATV回線、ADSL回線、ISDN回線に対応しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.