



品番：EA764BJ-31

品名：LANケーブルコネクタ（CAT6A対応/シールド付）

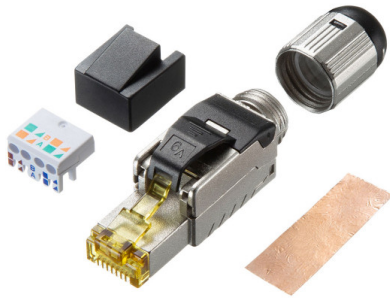

販売価格	2,560円(税抜) / 2,816円(税込)		
カタログ価格	2,560円(税抜) / 2,816円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/30 11:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

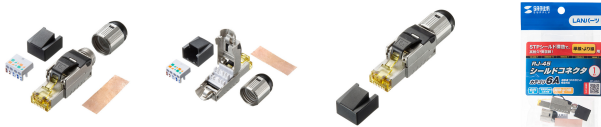

10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ

#### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADT-6ARJFS
コネクタ構造	STPシールド構造	コネクタ形状	RJ-45シールドコネクタ
対応ケーブル導体	単線・より線用	対応ケーブル芯線	23AWG～26AWG
対応ケーブル外径	6.0mm～7.5mm	カテゴリ	CAT6A
規格名	10GBASE-T	対応カテゴリ・規格	カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合
本体構造	メタルダイカスト構造	サイズ	13.8(W)×56(D)×18.4(H)mm
重量	19.6g		

10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタ。

10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠。

フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。

電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応。

ケーブル外径6.0mm～7.5mm、23～26AWG規格の単線・より線対応します。

専用のかしめ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.