



品番 : EA764BR-3

品名 : モジュラープラグ (Cat5E/レバ-折防止/10コ)

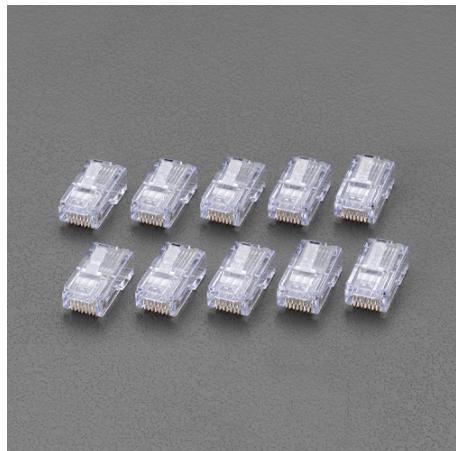

販売価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
カタログ価格	1,780円(税抜) / 1,958円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 13:36現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1960ページ		

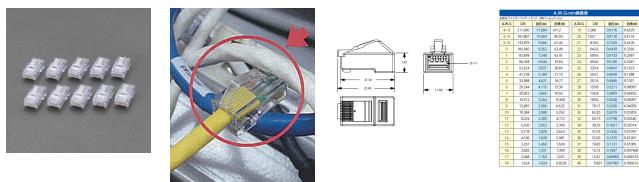

仕様

メーカー	パンドウイット(PANDUIT)	型番	MP588-L
適用導線径	AWG24の単線および撚り線	適用ケーブル外径	Φ4.83mm~6.35mm
プラグ形状	RJ45	使用温度	-10~60°C
保管温度	-40~70°C	入数	10個

カテゴリ5Eモジュラープラグ

CAT5EのLANケーブルをお使い下さい。

両側からケーブルを保持する独特の構造です。

ケーブルへの圧力を最小限に抑え、高い伝送性能が得られます。

一般的な4ペア24-26AWG100オーム、最大導体絶縁体直径1.02mm(0.040インチ)の非シールドツイストペア単線または撚り線ケーブルを成端します。

簡単な成端方式であるため、ロードバーが不要

ガイドに沿って、導体を簡単に挿入及び成端できます。

引っ掛け防止構造

<レバー折れ防止ツメ(特許取得済み)>

破損が防止され取り外しが容易になるため、頻繁に抜き差しを行うことができ、追加・変更の時間を節約し信頼を提供

<頑丈な構造>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.