


品番：EA764BY-179

品名：ギガビット対応PoEインジェクター(18.2W)

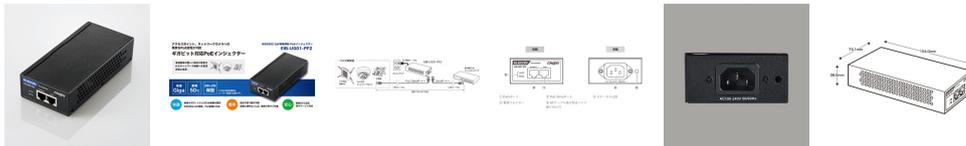

販売価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
カタログ価格	9,610円(税抜) / 10,571円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/14 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1946ページ		



#### 仕様

メーカー	エレコム	型番	EIB-UG01-PF2
ポート数	2	規格	IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3af
接続方式	1000BASE-T/100BASE-TX / 10BASE-T	ポート構成	Dateポート(入力)×1ポート PoE/Dataポート×1ポート
サイズ	154(W)×73.1(D)×36(H)mm	重量	410g
材質	筐体:スチール	付属品	専用AC電源ケーブル(3ピン、約1.8m)、3ピン-2ピン変換アダプター、ACケーブル抜け防止バンド、ゴム足×4個、壁掛け用ネジ×2本、安全にお使いいただくために、セットアップガイド、シリアル番号シール×2枚
コネクタ形状	RJ-45×2(入力/出力の2ポート対)	適合規格	VCCI ClassB
PoE仕様	802.3af準拠	PoE対応ポート数	1
PoE電源供給能力	15.4W(最大)	動作時環境条件	温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90% (ただし結露なきこと)
保管時環境条件	温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90% (ただし結露なきこと)	入力電圧	AC100-240V 50/60Hz

適合ケーブル	カテゴリ5e以上の4対UTP/STP ケーブル	消費電力	18.2W
設置方向、冷却ファンなし			
壁掛け用穴あり			
PoE対応デバイスにLANケーブルを通じて電力を供給できるIEEE802.3af規格準拠のPoE (Power over Ethernet) インジェクターです。			
近くに電源がない場所でも気軽に無線アクセスポイントやIP電話、ネットワークカメラなどのPoE対応機器を設置できます。			
日本メーカー製の電解コンデンサーとメタルケースを採用することで高耐熱50℃に対応し、工場やサーバーラック付近の過酷な環境でも安定して稼働します。			
付属の壁掛け用ネジを使用することにより壁掛けが可能です。			
ACケーブルの抜け防止バンドにより、ACケーブルを誤って抜いてしまう事故を防ぎます。			
RoHS指令対応			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.