


品番：EA764BY-24

品名：[5ポート] スイッチングハブ(PoE対応)

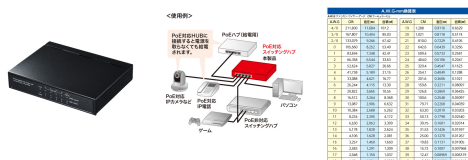

販売価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
カタログ価格	44,600円(税抜) / 49,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/02 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1907ページ		



PoEで受電で動作、そのまま給電も出来るギガビットスイッチングハブ(5ポート)

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	LAN-GIH5PSEPD
ポート数	5	規格	IEEE 802.3 (10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u (100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab (1000BASE-T) IEEE 802.3x (Flow control for Full-Duplex) IEEE 802.3af/at (Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus) IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
サイズ(W×D×H)mm	130×97×24	重量(g)	330
最大供給電力	IEEE802.3afでの受電時/合計約10W IEEE802.3atでの受電時/合計約25W	本体消費電力	約5W
バッファメモリ	128kbyte	スイッチング方式	Store & Forward
伝送方式	100Mbps/10Mbps(全二重、半二重) 1000Mbps(全二重)	ポート構成	(1~4番ポート) 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (RJ-45) AUTO-MDIX PoE給電対

			応(5番ポート)1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE受電対応
MACアドレステーブル	2K		
5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。※PoE受電専用です。ACアダプタは付属していません。			
5番ポートがPoE受電ポートとなり、1～4番ポートから各機器へ給電が可能なPSE、PD両対応ハブです。			
本体がPoE受電により動作するので、電源ケーブルが必要ありません。※受電させるには、別途PoE出力対応のハブやインジェクターとの接続が必要です。			
ループ検知機能搭載で、ループを検知するとLEDで知らせます。			
小型なので、設置に場所を取りません。			
通信、給電状況はLEDにて確認できます。 <注意事項>※本製品は通電のみの場合と通信を行っている場合とでは発熱量が異なります。特に通信を大量に継続して行うと本体は過熱状態になる場合があります。このため放熱の悪い環境(通風の少ない)での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。ご使用になる場合には本体上部に何も乗せない、通風口は10cm以上空間をあけるなどのご注意をお願いします。使用温度は設置時ではなく連続使用状態での温度です。初期通電時に比べ使用状態で大きく変動する点にご注意ください。 <PoE給電の注意点>※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ6ストレートケーブルまたは24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル/サンワサプライ製・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※受電側機器(PD)に使用する前に、必要な電力を確認してください。※本製品は屋内用です。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.