


品番 : EA764CD-41

品名 : 125V/15Ax 2m 電源コード(コンセント-PC接続用/白)

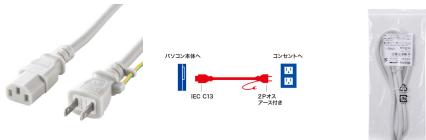

販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 00:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1929ページ		



サーバーやPC、周辺機器とコンセントを接続する15A対応電源コード2m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KB-D3315A
カラー	ライトグレー	定格容量	15A・125V(1500Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13	プラグ仕様	2Pオス(アースケーブル付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応)
コード	VCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上 がり外形寸法 約直徑8.5mm	コード長	2m
使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。	認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。

IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。

簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

