


品番：EA764CD-42

品名：125V/ 7Ax 2m 電源コード (コンセント-PC接続用/白)

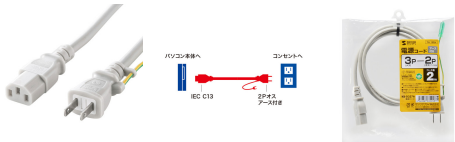

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,200円(税抜)／1,320円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 1,200円(税抜)／1,320円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/05/06 11:42現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1929ページ                      |      |   |



サーバーやPC、周辺機器とコンセントを接続する、7A仕様の電源コードです。

仕様

|        |                                        |       |                                  |
|--------|----------------------------------------|-------|----------------------------------|
| メーカー   | サンワサプライ                                | 型番    | KB-D337A                         |
| カラー    | ライトグレー                                 | 定格容量  | 7A・125V(700Wまで)                  |
| コネクタ仕様 | IEC C13                                | プラグ仕様 | 2Pオス(アースケーブル付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応) |
| コード    | VCTF 0.75平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 約直径6.86mm | コード長  | 2m                               |
| 重量     | 178g                                   | 使用地域  | 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。         |
| 認証     | 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品                    |       |                                  |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。                            |
| コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。                                 |
| PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) |

