


品番：EA764CD-60

品名：250V/15Ax 5m 電源コード<sup>®</sup> (サーバ-PC接続/抜止)

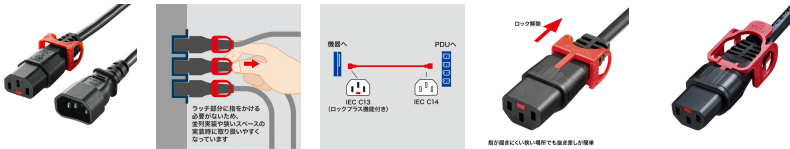

販売価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
カタログ価格	9,880円(税抜) / 10,868円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/25 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1877ページ		



サーバ、医療機器など、大切な機器の電源に対応した抜け防止ロック式電源コード

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	APW15-C14C13LP-50
カラー	ブラック	定格容量	15A・250V(3000Wまで)
コネクタ仕様	IEC C13・IEC C14	コード	HVCTF 2.0平方ミリメートル×3芯仕上がり外形寸法 直径約8.8mm
コード長	5m	使用地域	日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
認証	電気用品安全法(PSE)技術基準適合品		

ロックプラス式のレバーは取り外し易いデザインとなり、PDUへの並列実装や狭いスペースへの実装に適しています。

サーバ、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。

独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。

サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局などに最適です。

<IEC C13・C14とは>※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.