


品番：EA764DA-51

品名：ICカードリーダーライター(非接触型)

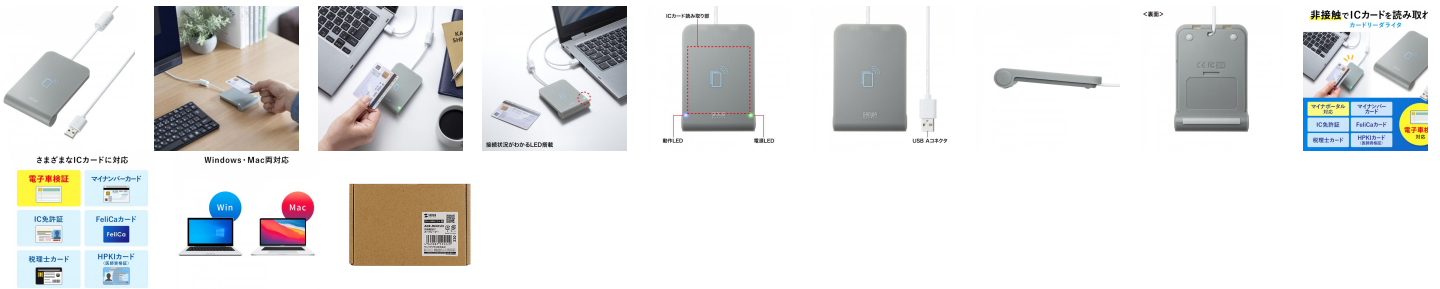

販売価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
カタログ価格	8,910円(税抜) / 9,801円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/29 01:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1873ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	ADR-MNICU3
サイズ	66(W)×98(D)×11(H)mm	重量(g)	約82
ケーブル長	1m	動作温度	-10～70℃
保管温度	-20～70℃	コネクタ形状	パソコン接続側/USB A
インターフェース規格	USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換) ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しMac OS 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。	通信速度	480Mbps、12Mbps、1.5Mbps カード通信速度 106/ 212/ 424/ 848kbps (Default: 424kps)
ICカード操作	ICカードをかざす(非接触)	対応確認済ICカード	電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップ

			のついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証 (HPKIカード)
対応ICカード規格	ISO/IEC14443 TypeA /B 、ISO/IEC15693 、MIFARE シリーズ: Classic/PLUS/ Ultralight/ Ultralight C /DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug)、Calypso、NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5	対応機種	Windows搭載 (DOS/V) パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS	Windows 11・10・8.1・8・7 macOS (Monterey) 12、macOS (BigSur) 11、macOS 10.12~10.15	セット内容	本体、取扱説明書、保証書

ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型のカードリーダーです。

2023年1月から導入される、電子車検証サービスに対応しています。

公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます。

マイナンバー対応で確定申告の他にもマイナポイントやマイナポータルでの使用が可能です。

カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすいです。

HPKIカードにも対応で税理士用電子証明書などでも使えます。

Windows・Mac両対応で幅広い機種での使用が可能です。

汚れが目立ちにくいグレーカラーです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.