

品番：EA765MB-130


品名：30mmx50m スーパー不思議テープ



販売価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
カタログ価格	1,100円(税抜)／1,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2025/07/08 23:51現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1486ページ		



品名	スーパーふしぎテープ
品番	EA765MB-130
規格	30mm幅 x 50m巻
材質	PET
厚さ	0.038mm
引張強度	150+13.5/-10.9N/18mm
目安強度	30mm幅を1.5周巻で35kgf 2.5周巻で60kgf 3.5周巻で90kgf

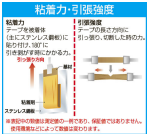

仕様

メーカー	仁礼工業 (NIREI)	型番	MC30W-50PET
商品名	スーパーふしぎテープ	幅	30mm
テープ長	50m	厚さ	0.038mm
材質	PET	用途	パイプ、角材、長尺ケーブル類の結束に
引張強度	150+13.5/-10.9N/18mm	内芯径	75mm(3")
目安強度	30mm幅を1.5周巻で35kgf 2.5周巻で60kgf 3.5周巻で90kgf		

- テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。
- 各種梱包、小分け作業、荷崩れ防止に利用するなど、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。
- 重ね合わせた部分を押し付けるだけで接着できます。
- 接着したテープは簡単に剥がせます。
- 糊残りはありません。結束相手を汚しません。
- テープの表面に筆記することができます。
- 水にも大変強く、表面に水が付着しても使用することができます。

代替品

	品番 EA765MB-46 コメント 変更点 幅20→18mm
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.