
 


品番：EA765MF-77

品名：0.9mm[HB]シャープペンシル替芯(36本)

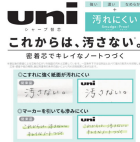

販売価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
カタログ価格	200円(税抜) / 220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/25 21:01現在)		
商品入数	36	販売単位	個
カタログページ	1780ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	ULS0936HB
硬度	HB	芯径	0.9mm
芯長	60mm	ケースサイズ	縦76×横20×厚さ7mm
重量	7.5g	入数	36本

くっきり濃いのに汚れにくい

独自成分配合により芯粉が紙面に高密着。くっきり濃い文字を書くことができ、かつ、こすれに強い。そのため筆記後のノートがキレイに保ちます。

マーカートを引いても文字がにじみにくい

蛍光ペンなどのマーカートを引いても、芯粉の広がりを抑制するので文字がにじみにくく紙面を汚しません。また、マーカートのペン先に付着する芯粉による汚れも軽減します。

芯粉を紙面に密着させる「スマッジプルーフ製法」により、汚れを抑制しています。

ナノダイヤ配合

あえて中身を見せない不透明でマットな質感を採用し、芯径を問わず生活空間になじむオフホワイトを基調としたデザインのシンプルで飽きのこないケースです。

ケース中央には円形のくぼみがあることで視覚的なアクセントとなると同時に、スライドしてケースを開閉する際の指掛かりにもなります。

機能的でスタイリッシュなスライド式ケースは、上下にスライドさせることで開閉します。

大きく開くためケースを逆さにせず、芯を取り出せます。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.