


品番：EA765MG-41AA

品名：0.38mm 極細ボールペン(黒/10本)

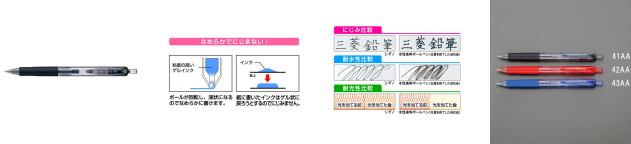

販売価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
カタログ価格	920円(税抜) / 1,012円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 05:39現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1778ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	UMN103.24
商品名	ユニボール シグノ	インク色	黒
機構	ノック式	全長	139.3mm
軸径	φ 10.6mm	厚さ	15.0mm
ボール径	0.38mm	重量	10.0g(1本あたり)
軸仕上	軸:PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:PC樹脂	入数	10本

ゲルインク

顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなります。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質を持っています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

