


品番：EA765MG-421

品名：0.38mm 極細ボールペン(オレンジ)

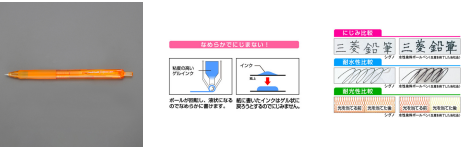

販売価格	100円(税抜)／ 110円(税込)		
カタログ価格	100円(税抜)／110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2025/08/06 07:36現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1827ページ		



仕様

メーカー	三菱鉛筆 (uni)	型番	UMN103.4
商品名	ユニボール シグノ	インク色	オレンジ
機構	ノック式	全長	139.3mm
軸径	φ 10.6mm	厚さ	15.0mm
ボール径	0.38mm	重量	10.0g
軸仕上	軸:PC樹脂、ラバーグリップ付 クリップ:PC樹脂	入数	1本

ゲルインク

顔料インクは耐水性・耐光性に優れているため、水ににじまず、描線が色あせしにくく、いつまでも鮮やかな描線を残します。

ボールが回転することにより、ゲル状のインクが液状になるためなめらかに書けます。
紙に書いたインクは、ゲル状に戻ろうとするのでにじみません。

【耐水性】顔料は水に溶けない物質のため、水にぬれても描線がなくなります。

【耐光性】顔料は染料にくらべ紫外線などの刺激に強く、いつまでも色あせしにくい物質をもっています。

