


品番：EA765MG-48

品名：1.0mm ボールペン(赤・10本)

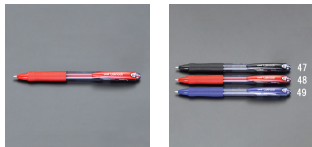

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 21 (2026/06/30 06:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 1777ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                                 |      |                |
|------|---------------------------------|------|----------------|
| メーカー | 三菱鉛筆 (uni)                      | 型番   | SN10010.15     |
| 商品名  | ベリー楽ロック                         | インク色 | 赤              |
| 機構   | ロック式                            | 全長   | 140mm          |
| 軸径   | φ11.0mm                         | 厚さ   | 16.0mm         |
| ボール径 | 1.0mm                           | 替芯   | EA765MG-164(黒) |
| 軸仕上  | 軸:再生PC樹脂、ラバーグリップ付<br>クリップ:ABS樹脂 | 重量   | 8.7g(1本あたり)    |
| 入数   | 10本入り                           |      |                |

最適粘度のインクで書き味がなめらかで、ガリつきやボテが少ないボールペンです。

曲線フォルムとディンプル付で握りやすい、疲れづらい、滑らないグリップです。

グリーン購入法適合品

エコマーク取得商品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

