
品番: EA766ZD-22

品名: 910x610mm 予定表ボード(硬質ホーロ仕上げ)

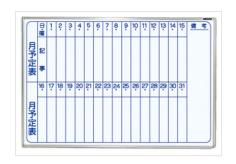

販売価格	19,400円(税抜)/21,340円(税込)				
カタログ価 格	19,400円(税抜)/21,340円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/18 05:38現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1901ページ				



カタログ訂正 25/06/13 誤: グリーン購入法非適合、正: グリーン購入法適合(9025 No.56)

## 仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	ホ-WM-U23T
サイズ(W×H)mm	910×610	板面有効寸法	870(W)×570(H)mm
重量(kg)	5.0	材質	ホーロー
付属品	マーカー(黒1本)、板消し(1個)、マグネット(レッド1個)		

耐摩耗性、耐久性に優れています。

高度なホーロー技術により、800℃の高温で焼成加工がされているため、表面硬度は非常に高く(モース硬度5.5)、きわめて耐摩耗性・耐久性に優れています。

過酷な使用にも耐える硬質ホーロー仕上のため、洗剤や有機溶剤で洗っても、変色や退色の心配がなく、いつまでも美しい色彩を保ちます。

下地が鋼板なので、各種のマグネットを使って、図表・メモ・地図・ポスターなどの掲示が簡単にできます。

色の権威で知られる(財)日本色彩研究所との共同開発で、読みやすさ、見やすさ、目の疲れなどを考慮して最適な明度、彩度を決定しています。

## 代替品

品番 EA761LC-26 コメント 900x600mm



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.