


品番：EA770TA-2A

品名：O<sub>2</sub>,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ一体型)

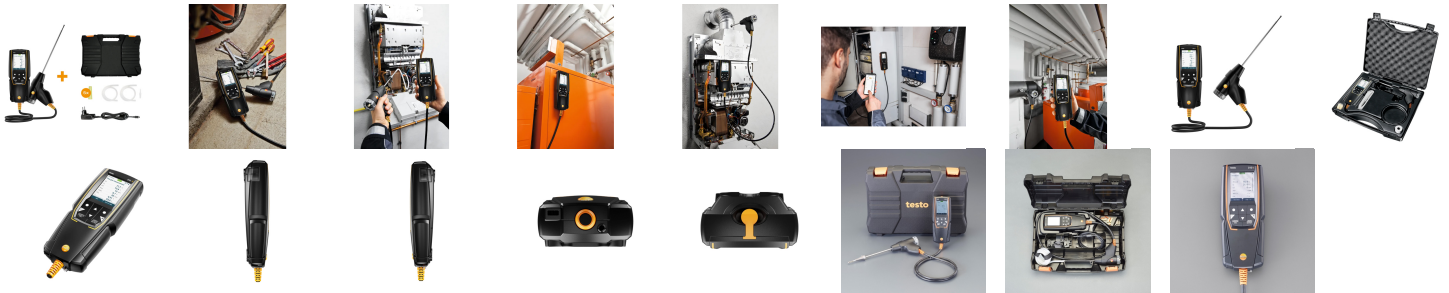

販売価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
カタログ価格	140,000円(税抜) / 154,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/18 23:44現在)		
商品入数	1	販売単位	SET
カタログページ	0767ページ		



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	05633104 (testo310 II)
測定対象	O <sub>2</sub> , CO, 排ガス温度、周囲温度、ドラフト圧、差圧	測定範囲	O <sub>2</sub> : 0~21Vol%、 CO: 0~4000ppm、 排ガス温度: 0~+400℃、 ドラフト圧: -20~+20hPa、差圧: -40~40hPa、 周囲温度: -20~+100℃、周囲CO: 0~4000ppm
分解能	O <sub>2</sub> : 0.1Vol%、 CO・周囲CO: 1ppm、 排ガス・周囲温度: 0.1℃ ドラフト圧: 0.01hPa、差圧: 0.1hPa	精度	O <sub>2</sub> : ±0.2vol%、 CO・周囲CO: ±20ppm (0~400ppm)、 ±5%(401~2000ppm)、 ±10%(2001~4000ppm)、 排ガス温度: ±1℃(0~100℃)、±1.5%(100℃以上) ドラフト圧: ±0.03hPa(-3.00~+3.00hPa)、±1.5%(その他の範囲) 差圧: ±0.5hPa、周囲温度: ±1℃
演算機能	CO <sub>2</sub> , O <sub>2</sub> 換算、燃焼効率、空気比、排ガス損失、CO/CO <sub>2</sub> 比	ディスプレイ	カラーディスプレイ
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	本体: 83(W)×44(D)×201(H)mm

			プローブシャフト: φ6×180mm
重量	660g	付属品	圧力測定用チューブ、フィッティング コーン、アタッチケース、スペアフィル タ×5、ACアダプタ、USBケーブル、出 荷検査書
電池寿命	約8時間	動作温度	-5~+45℃
保管温度	-20~+50℃		
プローブ体型			
小型ボイラーや厨房設備のメンテナンスに			
日本語対応のカラーディスプレイを搭載し、簡単な操作で、スピーディな測定を実現します。			
必要に応じてスマートフォンのアプリとBluetoothでつながり、測定結果の記録や文書化にも対応します。			
排ガスプローブ付			
毎日の厳しい使用環境に耐える堅牢なボディ			
わずか30秒でセンサのゼロ調整を実行			
素早く簡単に排水が可能な本体内蔵ドレンタンク。			
背面マグネット付			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.