


品番：EA770TC-2

品名：O2,CO 燃焼排ガス分析計(プローブ 差替型)

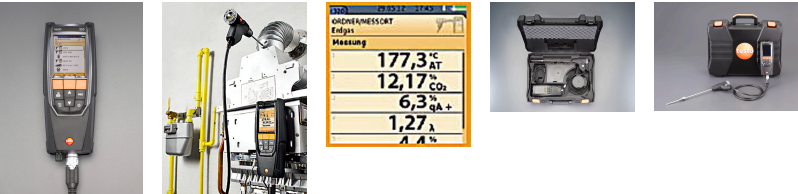

販売価格	192,000円(税抜)／211,200円(税込)			
カタログ価格	192,000円(税抜)／211,200円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 18:40現在)			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				



仕様

メーカー	テスター (testo)	型番	0563322070
測定対象	O2、CO、排ガス・大気温度、ドラフト圧	対象燃料	天然ガス、LPG、プロパン、ブタン、 燃料油、灯油、重油、木材パレット
測定範囲	O2:0～21vol%、 CO:0～4000ppm、 温度:-40～+500℃、 ドラフト圧:-9.99～+40hPa	分解能	O2:0.1Vol%、CO:1ppm、 温度(排ガス+大気):0.1℃(-40 ～999.9℃)、1℃(1000～1200℃) ドラフト圧:0.01hPa
精度	O2:±0.2vol%、 CO:±20ppm(0～400ppm)、 測定値の±5%(401～2000ppm)、 測定値の±10%(2001～4000ppm) 温度:±0.5℃(0～100℃)、 測定値の±0.5%(その他の範囲) ドラフト圧:±0.02hPaもしくは測定値 の±5%(-0.5～+0.6hPa)、 ±0.03hPa(+0.61～3.00hPa)、 測定値の±1.5%(+3.01～+40. 00hPa)	機能	燃焼効率、空気比、排ガス損失、 CO2濃度、記憶容量(500データ)
電源	リチウムイオン充電式バッテリー	サイズ	240×85×65mm
重量	573g	付属品	本体、排ガスプローブ、ACアダプタ、 アタッシュケース付
プローブ差し替えタイプ			

ユーザー自身でセンサー交換が可能です。

バーナー、ボイラー、給湯器、厨房設備等のメンテナンス・省エネ対策に

カラー液晶ディスプレイ

代替品

	品番 EA770TB-2 コメント 仕様ご確認下さい。
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.