
 


品番：EA776AH-12

品名：ペーハー計(土壌用)

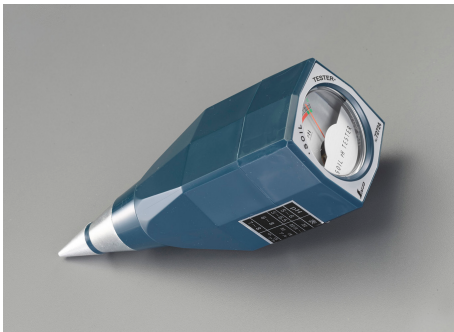

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,040円(税抜)／6,644円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 6,040円(税抜)／6,644円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2024/05/07 17:16現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0792ページ                      |      |   |



仕様

|                                            |                 |     |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------|
| メーカー                                       | シンワ測定           | 型番  | 72724                                 |
| 測定範囲                                       | pH4～7           | 精度  | ±pH0.5                                |
| 分解能                                        | pH0.2           | サイズ | 160×47×47mm                           |
| 重量                                         | 100g            | 材質  | 本体:ABS樹脂<br>メーターカバー:アクリル樹脂<br>電極部:アルミ |
| 用途                                         | 土壌酸度(pH)の簡易測定に。 |     |                                       |
| 電池不要で操作は簡単。測定は1分間土壌に差し込むだけです。              |                 |     |                                       |
| 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広い為、高精度。 |                 |     |                                       |
| 土壌に垂直に差し込む為、メーターが水平で指針の動きがスムーズ。            |                 |     |                                       |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.