


品番：EA776BY-21

品名：0-32% 屈折計

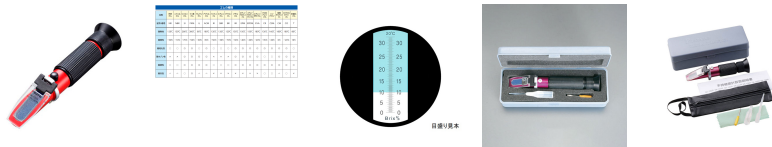

販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)			
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 11:08現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0763ページ			



仕様

メーカー	佐藤計量器製作所	型番	SK-100R
スケール	Brix0.0～32.0%	最小目盛	0.2
温度補正	自動温度補正付(温度範囲10～30℃)	外形寸法	φ 29mm
全長	170mm	重量	105g
測定できる液体種類	糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など	付属品	スポイト、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、取扱説明書

環境に配慮した材質(非有害物質) 本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、 プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス	
10～30℃間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。	
見やすい目盛りを採用しています。	
軽くて持ちやすい本体です。	
トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応	
※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。	
※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。	

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.