


品番 : EA776BY-25

品名 : 58-92% 屈折計

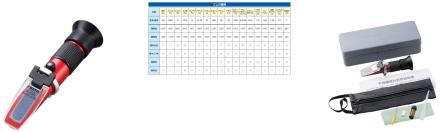

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,000円(税抜)／14,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,000円(税抜)／14,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 12:37現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0763ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|-------------------------------|------|--|
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-106R |
| スケール | Brix58.0～92.0% | 最小目盛 | 0.5 |
| 温度補正 | 自動温度補正付(温度範囲 10～30°C) | 外形寸法 | Φ29mm |
| 全長 | 150mm | 重量 | 100g |
| 測定できる液体種類 | はちみつ、みずあめ、ジャム、マーマレードなど糖分の多い食品 | 付属品 | スポット、ドライバー、布、レザーケース、蒸留水、規正油・規正ブロック、取扱説明書 |

環境に配慮した材質(非有害物質)

本体:アルミニウム合金、採光板:ポリカーボネート、グリップ・接眼鏡帯:天然ゴム、
プリズム:光学ガラス、目盛規正ネジ:ステンレス

10～30°C間の自動温度補正機能付、温度を気にせず正しい測定ができます。

見やすい目盛りを採用しています。

軽くて持ちやすい本体です。

トレーサビリティ校正・JCSS校正非対応

※本製品は全反射の原理にもとづいた屈折率を利用し、液体濃度を測定する機器です。そのため、光を通さない液体(牛乳など)にはご使用できません。

※Brix(%)目盛は、ショ糖溶液100gの中に含まれるショ糖(g)をパーセントで表したものでショ糖濃度を意味します。他の物質を主体とした

溶液で、特に定量的に濃度を知りたいときは換算表が必要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.