 



品番：EA780K-3A

品名：レーザー墨出し器(グリーンレーザー)



販売価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
カタログ価格	72,300円(税抜) / 79,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/03 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0737ページ		

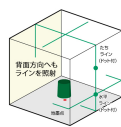

## 仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-D1RG
仕様	本体のみ	ライン	垂直・水平・鉛直・地墨・ドット (垂直、水平ライン)
使用距離	屋内モード:約10m、 屋外モード:約40m(受光器使用で)	指示精度	水平・垂直:±1mm/10m、 鉛直:±1mm/5m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	±3°(鉛直ライン含む)
波長	ライン:520nm(地墨:650nm:赤色)	レーザー出力	1mW以下(クラス2)
連続使用時間	約5時間	防塵・防水	IP54
電源	単3電池×3本(付属)	サイズ	112(W)×112(D)×188(H)mm
重量	1200g	付属品	収納ケース、レーザー光線確認めがね
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	ライン:緑 地墨点:赤
制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)	傾斜アラーム	約±3°でレーザー光点滅
微調整範囲	360°、全周にわたって微調整可	水平ライン照射角	約120°
たちライン照射角	約180°	動作温度範囲	-5℃~+45℃

レーザークラス2(JIS C 6802:2014)

屋外対応

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

※ビームをのぞき込まないこと

#### 代替品



品番 EA780K-3SA

コメント レザ-色…赤→緑

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.