


品番：EA780KA-6

品名：レーザーライン (グリーンレーザー)

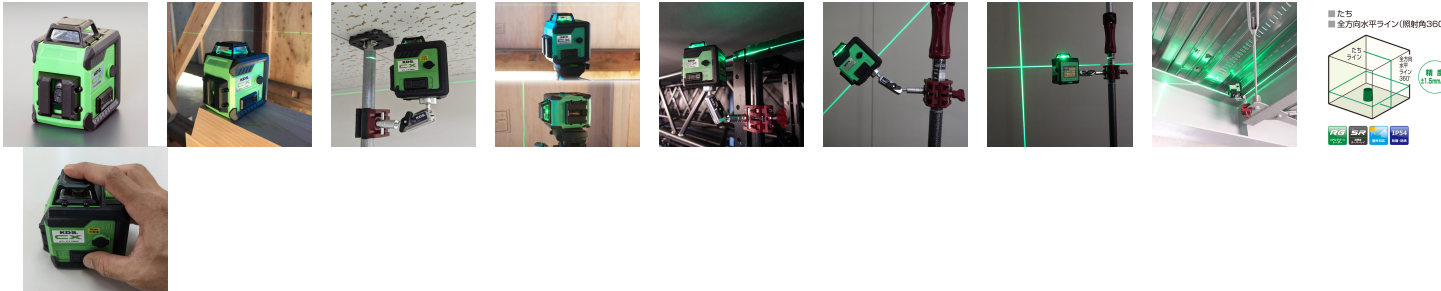

販売価格	30,400円(税抜)／ 33,440円(税込)			
カタログ価格	30,400円(税抜)／33,440円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/21 16:19現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0737ページ			



仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	ATL-CX10RG
仕様	本体のみ	ライン	水平360°たち約130°
使用距離	屋内使用時: 約10m 受光器使用時: 約25m	指示精度	±1.5mm/5m
線幅	約2mm/5m	自動補正範囲	約±4°
波長	515nm	レーザー出力	1mW以下
電源	単3電池4本(付属)、ACアダプター(別売)	サイズ	91(W)×68(D)×100(H)mm
重量	460g	付属品	収納ケース、レーザーゴーグル (GLG1)、L型ターゲット版(マグネット付)
光源	可視光半導体レーザー	レーザー色	グリーン
動作温度範囲	-10℃～+35℃	制動方式	ジンバル式(磁気制動方式)
傾斜アラーム	約±4°以上でレーザー光点滅およびアラーム音	防塵・防滴	IP54

連続使用時間	約7時間	三脚取付ねじ	1/4”
レーザークラス2 (JIS C 6802:2014)			
1つの光源で水平360°照射			
明るい場所でも見やすいリアルグリーンレーザー			
軽量、コンパクト			
ライン固定モード:レーザーラインを固定して使用可能です。自動補正範囲外に傾けてもラインは点滅しません。			
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

代替品

	品番	EA780KA-6A
	コメント	変更点:本体+マグ ネットウツセット

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.