 

 


品番 : EA780T-15

品名 : レーザー墨出し器

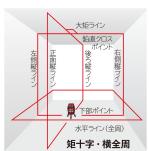

販売価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)		
カタログ価格	149,000円(税抜)／163,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 22:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

ライン方向	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨	使用距離	20m(受光器使用で)
指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m、 直角:90°±(2mm/7.5m)、 鉛直点:±1mm/3m、 左右通り:±2mm/15m	照射ライン精度	±0.81mm/10m
線幅	約2.5mm/7.5m	自動補正範囲	±2°(範囲外はレーザーライン消灯)
波長	ライン:635nm、 下部ポイント:650nm	輝度	250 μW
パルス幅	50 μsec(省電力)、 90 μsec(高輝度)	レーザー出力	2.5mW以下(クラス1M)
制動方式	電子二軸センサー方式		

防塵・防水設計

使用温度	-5°C～40°C	連続使用時間	省電力モード:約6.5時間、 高輝度モード:約3時間
電源	単3電池×4(付属)	電池寿命警告	レーザー光点滅 (30秒間点滅後自動的に電源OFF)
サイズ	φ126×204(H)mm	重量	本体:約1250g(電池含む)
ライン出射角	縦ライン:130°、水平ライン:360°	微調整範囲	360°

付属品

アルミケース、ショルダーベルト

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能

高輝度モードでも受光器に対応しています。
(省電力は20m、高輝度は10mまで)

250 μ Wの高輝度を実現

センサー制御方式なので安定した整準が可能です。振動の多い現場や、高い精度が求められる場面に最適です。

レーザーがフルラインなので、便利な使い方で作業時間の短縮が可能です。

付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.