


品番：EA780TA-1S

品名：[充電式]レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

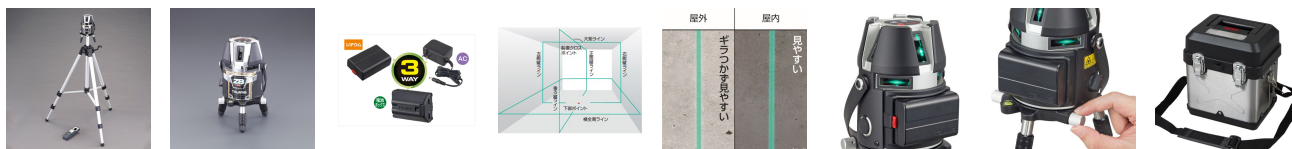

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 196,400円(税抜) / 216,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 196,400円(税抜) / 216,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 11:16現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0726ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|--|----------|---|
| メーカー | TJMデザイン (TaJlma) | 型番 | ZEROBL-KJCSET |
| 仕様 | レーザー墨出し器・三脚・受光器セット | ライン | 垂直・水平・直角・鉛直点・地墨 |
| 使用距離 | 1~20m(受光器) | 指示精度 | 水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m |
| 線幅 | 約3.0mm/7.5m | 鮮視度 | セーブモード:150 ジャストモード:300 |
| 電源 | リチウムイオン充電電池(付属) ACアダプター(別売) 単3型電池アダプターボックス(別売) | 連続使用時間 | (縦ライン4本使用時) セーブモード:約14時間 ジャストモード:約8時間 |
| 自動補正範囲 | ±2° | 波長 | ライン:505nm ポイント:650nm |
| レーザー出力 | 4.5mW以下 | レーザー安全基準 | クラス2M |
| サイズ | φ126×208(H)mm | 重量 | 1.28kg |
| 材質 | 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB | 付属品 | 充電用ケーブルセット、ショルダーベルト、専用キャリングケース、レーザーレシーバー用ケース |
| 防塵・防水設計(受光器はIP54相当) | | | |
| ジンバル式(磁気制動方式) | | | |

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き

正面と右側縦・前横ラインのみ同時照射可能

屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。

レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅

頑丈なステンレス製キャリングケース付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.