


品番：EA780TA-2S

品名：レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)

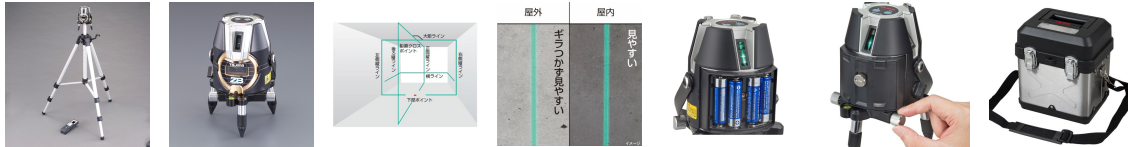

販売価格	157,100円(税抜) / 172,810円(税込)		
カタログ価格	157,100円(税抜) / 172,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/01 11:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0726ページ		



### 仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	ZEROB-KJYSET
仕様	レーザー墨出し器・三脚・受光器セット	ライン	垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
使用距離	1~20m(受光器)	指示精度	水平・垂直:±1mm/7.5m 直角:90°±(2mm/7.5m) 鉛直点:±1mm/3m
線幅	約3.0mm/7.5m	鮮視度	セーブモード:150 ジャストモード:300
電源	単3形乾電池×4本(付属)	連続使用時間	(縦ライン4本使用時) セーブモード:約4時間 ジャストモード:約1.5時間
自動補正範囲	±2°	波長	ライン:505nm ポイント:650nm
レーザー出力	4.5mW以下	レーザー安全基準	クラス2M
サイズ	φ112×174(H)mm	重量	1.03kg
材質	外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB	付属品	専用キャリングケース、ショルダーベルト、レーザーレシーバー用ケース
防塵・防水設計			
ジンバル式(磁気制動方式)			

精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付き

屋外・屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいラインです。

レーザー光点滅30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅

頑丈なステンレス製キャリングケース付き

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.