


品番：EA780XP-21

品名：143x43.5mm グリーンレーザーポインター(電卓機能付)

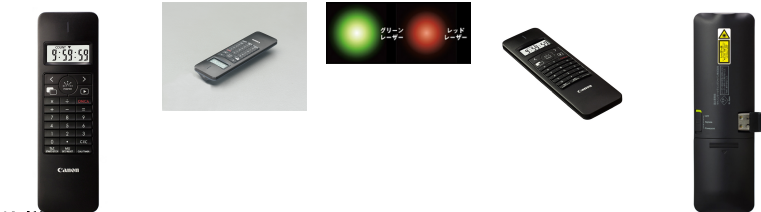

販売価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
カタログ価格	16,000円(税抜)／17,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/08 06:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	キヤノン (Canon)	型番	xMarkIPresenter
可視光緑色半導体励起固定レーザー			
出力	最大1mW未満(クラス2)	波長	532nm
ビーム径	8m先で約18mm	到達距離	約200m(夜間使用時)
電源	単4型電池×2本(付属)	電池寿命	レーザーポインター約3.5時間(5秒間ON、5秒間OFFを連続した場合)
重量	本体:84.5g(電池含む)、 レーザー:1.8g	材質	プラスチック
サイズ	本体:43.5(W)×143(D)×19.5(H) mm、 レーザー:14.4(W)×21.4(D)×6.1 (H)mm		
8桁電卓機能付 ・四則演算 ・マークアップ機能 ・%機能 ・計算状態表示 ・オートパワーオフ ・キーロールオーバー			
カウントアップ&カウントダウタイマー機能付			

対応OS	Windows XP (SP2以上)、7、8、 Windows Vista、Mac OS X 10.4 - 10.8	対応ソフト	パワーポイント:Power Point 2003以 上、 Keynote:全バージョン
赤色よりも、約8倍明るく見やすいグリーンレーザーです。			
カウントアップ&カウントダウンタイマー機能で、手元で残り時間/超過時間を確認できます。			
コンパクトな受信機は本体裏に収納可能です。			
ソフトウェアのインストールは不要。USBポートに受信機を接続するだけで使い始められます。会場のパソコンでもプレゼンが可能です。			
電池の残量低下お知らせ表示付で、突然の電池切れを防ぎます。			

代替品

	品番	EA780XP-9
	コメント	電卓機能なし

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.