


品番：EA780XP-36

品名：φ15x165mm グリーンレーザーポインター(防塵・防滴)



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/25 12:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1856ページ		

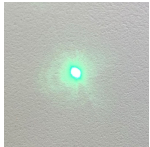

仕様

メーカー	ムラテックKDS	型番	UC-WRX5
ビーム径	ドット:約5mm(約3m先)	出力	最大1mW(クラス2)
到達距離	約200m(夜間使用時)	波長	515nm
電源	単4電池×2本(付属)	材質	本体:アルミニウム ボタン、インジケーター:ラバー
サイズ	φ15×165mm	重量	70g(電池含)
レーザー色	グリーン	伸縮長	165mm
連続使用時間	約2時間	照射形状	ドット
使用温度範囲	0℃~+50℃		

屋外での使用に最適です。

可視光半導体レーザー

IP65

会議やプレゼンテーション、作業指示に

滑りにくい表面加工と握りやすいグリップ形状

温度特性と視認性に優れたリアルグリーンレーザー

消費生活用製品安全法(PSC)適合品

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.