


品番：EA780XP-6B

品名：13.2x 157mm グリーンレーザーポインター

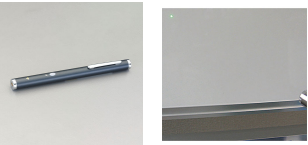

販売価格	28,000円(税抜)／ 30,800円(税込)		
カタログ価格	28,000円(税抜)／30,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/25 13:45現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1856ページ		



カタログ訂正 25/11/13 ビーム径/到達距離の訂正。誤:ドット約10mm(10m先)/250～300m、正:ドット約5mm(3m先)/約200m (9025 No.56,57)

仕様

サイズ	φ 13.2×157mm	材質	真鍮
波長	532nm	出力	1mW未満(JIS規格クラス2以下)
到達距離	約200m(夜間使用時)	ビーム径	3m先で約5mm
電源	単4電池×2本(付属)	電池寿命	連続使用で約4時間(平均値)
使用温度域	15℃～35℃	重量	80g(電池含む)
グリーン可視光DPSSレーザー			
広い会場でも見やすいグリーンレーザー			
すっきり手軽なペンタイプ、クリップ付きで携帯にも便利です。			
手にしっかりなじみ、手振れの少ない安定形状			
スイッチを押している間だけ点灯し、離すと消灯します。			
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか分かります。			
RoHS対応品			
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA780XP-62 コメント 仕様確認してください。
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.