
 


品番 : EA781DC-1

品名 : 25x25x25mm/117N マグネット(ネジウム)

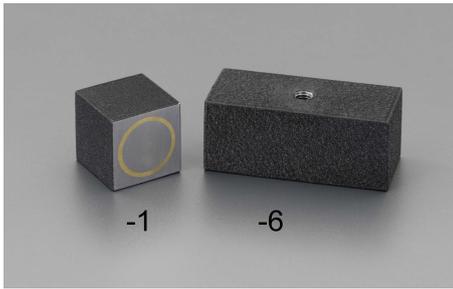

販売価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
カタログ価格	1,400円(税抜) / 1,540円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/30 14:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1362ページ		



仕様

メーカー	テクノプラン	型番	CPH-S25
サイズ	25×25×25(H)mm	吸着力	117.6N(12kgf)
ネジ穴サイズ	M6×1.0mm 深さ8mm	使用磁石	ネオジウム磁石
使用温度(上限)	120℃	重量	110g
入数	1個		
黒塗装			

代替品

	品番 EA781DA-1 コメント 丸形 重量90g
	品番 EA781DB-1 コメント 丸形 重量90g 珪素ハルバット磁石

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

