


品番：EA781EA-5

品名：57x70x41mm/370N 強力マグネット(8mm穴付)

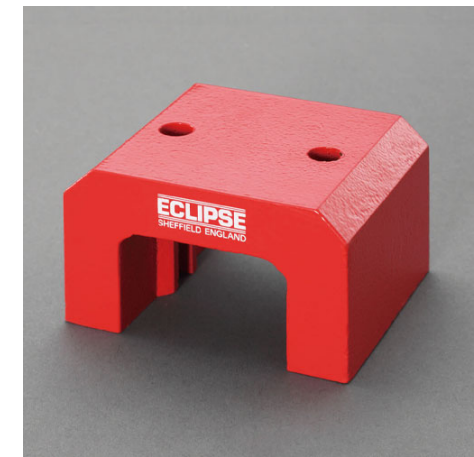

|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 15,000円(税抜)／16,500円(税込)      |      |   |  |
| カタログ価格  | 15,000円(税抜)／16,500円(税込)      |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/09/23 17:16現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1363ページ                      |      |   |  |



仕様

|                                                   |              |      |                  |
|---------------------------------------------------|--------------|------|------------------|
| 吸着力                                               | 370N (37kgf) | 幅    | 70mm             |
| 奥行                                                | 57.2mm       | 高さ   | 41.3mm           |
| 内幅                                                | 34.1mm       | 穴径   | 7.9mm            |
| 穴数                                                | 2            | 使用温度 | 550℃以下           |
| 重量                                                | 710g         | 材質   | アルニコ磁石 (Alnico5) |
| ねじ溝なし                                             |              |      |                  |
| 溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適     |              |      |                  |
| 温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用                         |              |      |                  |
| 磁気防止プレート付き<br>※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |              |      |                  |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.