


品番：EA781EA-6

品名：83x79x54mm/470N マグネット(9.5mm穴付)

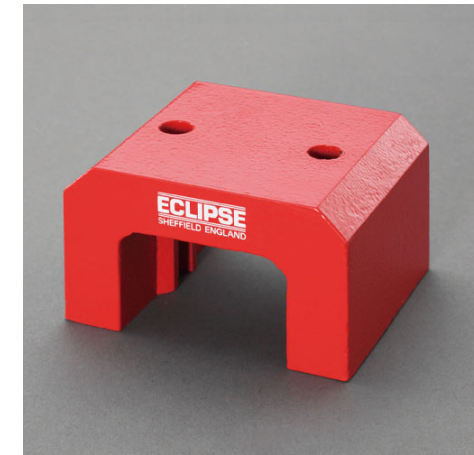

販売価格	27,200円(税抜)／29,920円(税込)			
カタログ価格	27,200円(税抜)／29,920円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/10 14:03現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1314ページ			



仕様

吸着力	470N (47kgf)	幅	79.4mm
奥行	82.6mm	高さ	54mm
内幅	38.1mm	穴径	9.5mm
穴数	2	使用温度	550℃以下
重量	1450g	材質	アルニコ磁石 (Alnico5)
ねじ溝なし			
溶接やはんだ付け治具、超音波検査、亀裂検出、一般的な誘引、鋼部品のクランプと保持などに最適			
温度変化に強く、機械的強度に優れるアルニコ磁石使用			
磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.