



品番：EA781EE-64

品名：φ88x8.5mm/M8x1.25/42kgf 強力マグネット(2個)

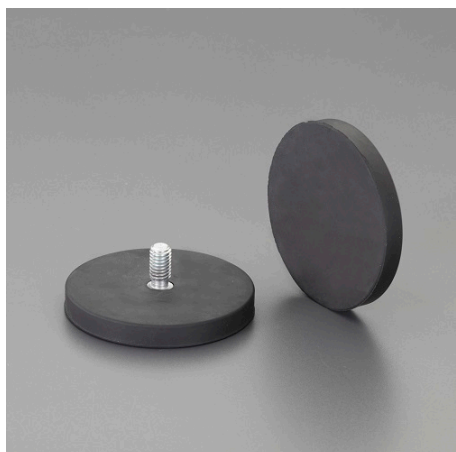

販売価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
カタログ価格	10,700円(税抜) / 11,770円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/01 02:04現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1313ページ		

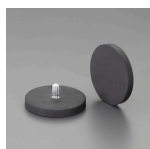

滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

#### 仕様

直径	88mm	厚み	8.5mm
全高(ねじ込)	23.5mm	ねじサイズ	M8×15
吸着力	42kgf	材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム
使用温度	60℃以下	入数	2個

雄ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

車のボディや塗装面などのデリケートな表面を保護して傷や跡がつきにくい

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.