


品番：EA781EE-68

品名：φ66x8.5mm/M5x0.8雌ネジ / 18kgf マグネット(2個)

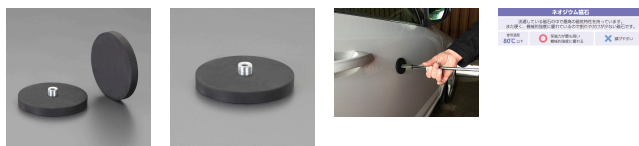

販売価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
カタログ価格	6,230円(税抜) / 6,853円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/08 17:25現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1313ページ		



滑りにくく、周りを傷つけないラバーコーティング仕様

#### 仕様

直径	66mm	厚み	8.5mm
全高(ねじ込)	15mm	ねじサイズ	M5×0.8
吸着力	18kgf	使用温度	60℃以下
材質	ネオジウム磁石 コーティング: サントプレーンゴム	入数	2個

雌ねじ付きの強力マグネット

流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用

ラバーコーティングにより、湿度の高い条件下でも優れた防錆効果を発揮

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.