


品番：EA781EF-15

品名：φ16x4.5mm/ M4x0.7/ 60N 強力マグネット

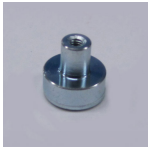

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 815円(税抜)／ 897円(税込) | | |
| カタログ価格 | 815円(税抜)／897円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 32 （2025/12/16 22:43現在） | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1361ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|-----------------------|-------|--------|
| 直径 | 16mm | 厚み | 4.5mm |
| 全高(ネジ穴込) | 11.5mm | ねじ受外径 | 8mm |
| ネジサイズ | M4 | 重量 | 9g |
| 吸着力 | 60N(6.0kgf) | 使用温度 | 200℃以下 |
| 材質 | サマリウムコバルト磁石、軟鋼(亜鉛メッキ) | | |

| |
|--|
| 雌ねじ付きの強力マグネット |
| 錆びにくく、温度変化に強いサマリウムコバルト磁石使用 |
| 優れた耐食性 |
| ねじやボルトで簡単に取り付け可能 |
| 磁気防止プレート付き ※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 |

代替品

| | |
|------|------------|
| 品番 | EA781EE-15 |
| コメント | 違い:ネオジウム磁石 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.