


品番：EA781GM-10

品名：φ40x 5.0mm/M6x20mm/ ボルト付マグネット(2個)

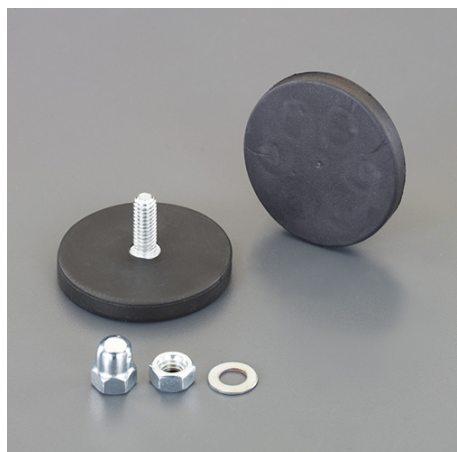

販売価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
カタログ価格	1,980円(税抜) / 2,178円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/04/28 12:27現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1313ページ		



#### 仕様

メーカー	結一産業	吸着力	9.5kgf
サイズ(mm)	φ40×5	ねじサイズ	M6×20
材質	ゴム:TPE・ナット ワッシャー:スチール マグネット:ネオジウム磁石	耐荷重	1.2kg
入数	2個	付属品	ナット、ワッシャー、ボルト
カラー	黒	重量	40g
用途	ゴムカバーが付いているので、擦り傷が気になる重機・車・鉄製壁への簡易固定を望まれる場所に。		

ブルーシート、防災シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。

磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。

ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.