



品番：EA790AF-1

品名：[超小型・軽量]トランシーバー(2台セット)

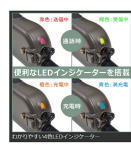

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/21 07:22現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |

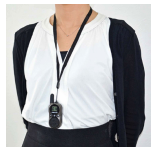

仕様

| | | | |
|---------|---|----------|---|
| メーカー | F.R.C. | 型番 | NT-202MW |
| 電源電圧 | DC3.7V(専用Li-Ion電池パック) | 送受信周波数 | 422.050MHz~422.175MHz (12.5kHz 間隔11波) 422.200MHz~422.300MHz (12.5kHz 間隔9波) |
| 電波形式 | F3E/F2D | 送信出力 | 10mW |
| 受信感度 | -8dB μ V以下(12dB SINAD) | 低周波出力 | 500mW以上 ※定格電圧8 Ω 負荷10%歪 |
| 使用時間 | 約18時間 ※新品・満充電時 | 充電時間 | 約1.5時間 |
| 通信距離の目安 | 見晴らしのいい郊外 約1km 市街地 約100m | 温湿度条件動作時 | -10 $^{\circ}$ C~50 $^{\circ}$ C(但し結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約38(W) \times 約19(D) \times 約95(H)mm | 重量 | 約48g(電池込み) |
| 付属品 | ACアダプタ、USB充電コード、ベルトクリップ+取付ねじ、ネックストラップ(いずれも2個ずつ) | | |

交互通話20ch

驚きの手のひらサイズ。超コンパクトな2台組・超小型特定小電力トランシーバー

USB充電に対応

便利で分かりやすい4色LEDインジケーターを搭載

スライド脱着式のバッテリーパックを採用

総務省技術基準適合品、免許・資格不要

※本機は防水構造になっていません。雨の日や水のかかるような場所での使用は本体が濡れないように注意して使用してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.