


品番：EA800MJ-2

品名：[N 95] マスク(ダスト&ミスト用/5枚)

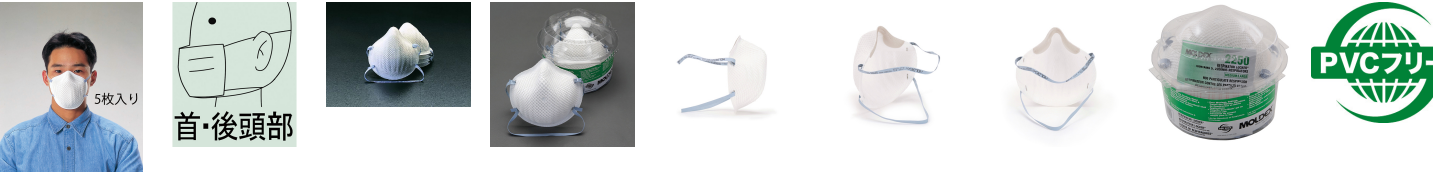

販売価格	1,540円(税抜)／1,694円(税込)		
カタログ価格	1,540円(税抜)／1,694円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/26 10:38現在)		
商品入数	5	販売単位	pk
カタログページ	2232ページ		



不快なオゾン臭を軽減します

仕様

吸気抵抗(平均実測値)	116Pa以下	排気抵抗(平均実測値)	35Pa以上
捕集効率	95%以上	入数	2枚入
重量	約15g(1枚当り)		

首・後頭部がけタイプ

特殊ネット4層構造で型崩れを軽減

高温・多湿の環境下でも型崩れしにくく、形状を保ちます

屋内外での粉塵作業環境での使用に適しています。

マスクを衛生的に保管できるケース付き

100% PVC フリー

【特長】

・アメリカNIOSH(国立労働安全衛生研究所)のマスク用規格N95をクリアし認可を受けた、使い捨てタイプの防塵用高性能マスクです。

Not resistant to oil (耐油性はない)

95%の微粒子(0.3マイクロメートル=3/10000mm以下)捕集効率～を意味しています。

防塵装置の必要な産業用途のほか結核など、院内感染の防止用途にも用いられています。

NIOSHの定めるマスク用規格の中では、最もベーシックなものです。

・特殊ネット4層構造によるメモリー機能(復元性)が型崩れを軽減。

・輪郭にぴったり合うポリメッシュのマスクは熱、湿気による変形に対して抵抗があります。

- ・屋内外での有害粉塵作業環境での使用に適しています。
- ・1m3あたり少なくとも0.05mgのダスト、ミストに使用します。
- ・大抵の工業用に使用できます。

- ・どなたの顔にもぴったりと快適にフィット
- ・2本ストラップによる首・後頭部掛けタイプ
- ・個別供給、小作業グループ別供給時での使用に便利
- ・使用中マスクと未使用マスクを接触させることなく同一パック内で保管が可能

【使用対象】

1. 油分のない微粒エアゾール(煙霧質)

【使用できないもの】

1. ガス、蒸気、アスベスト、サンドブラスト、ペンキスプレー、危険な蒸気
2. 未知の物質或は人体に危険を及ぼす物質
3. 最大使用濃度を超える物質、或はOSHA(職業安全衛生法・米国)のPEL(許容暴露限界)を10倍した濃度のもの。
4. 油分を含むミスト

代替品



品番 EA800MJ-22

コメント 20枚入り

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.