


品番：EA800PM-10

品名：#9-#13/ 97x46mm アーク溶接面(収納バッグ付)

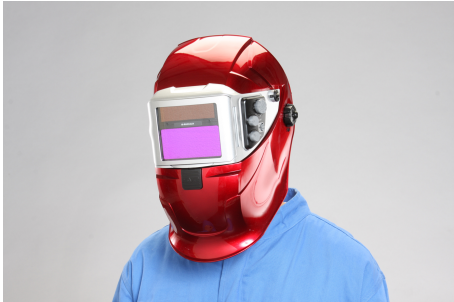

販売価格	45,200円(税抜)／ 49,720円(税込)			
カタログ価格	45,200円(税抜)／49,720円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/10/02 07:06現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

●溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。			
メーカー	育良精機	型番	IS-RG50ALN※ESCOオリジナルセット
タイプ	直被り式	レンズサイズ	97×46mm
遮光度	溶接時：#9～#13、通常時：#4	遮光反応速度	約1/25,000秒
使用温度範囲	-5℃～55℃	感度調整	高～低、無段階調節可能
戻り速度	速～遅、無段階調整可能(0.05～0.8秒)	電源	太陽電池＋リチウム電池 (CR2032)×2個(付属)
重量	610g		
ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。			
溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。			
手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。			
収納バッグ付			
巾着袋:材質	ポリエステル	巾着袋:サイズ	430×560(H)mm／約55L
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。			

代替品

	品番 EA800PM-10A コメント 変更点:使用温度範囲、外観等
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.