


品番 : EA802K-1

品名 : AC100V/860W パワーミキサー(高粘度用)

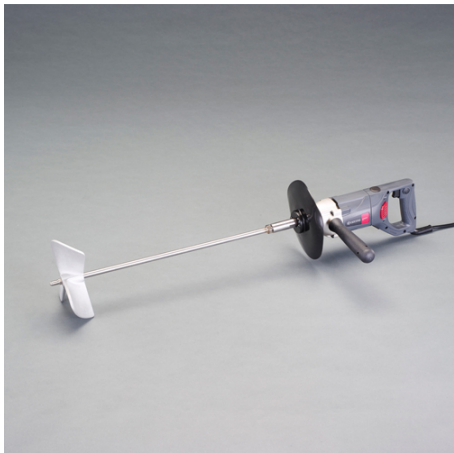

販売価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
カタログ価格	25,500円(税抜) / 28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 08:59現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0842ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	APM311
名称	本体(スクリュー、シャフト付)	スクリュー径	180mm
回転数	300rpm	電源	100V
サイズ	890×90×138(H)mm	重量	2.7kg
コード長	2.5m	付属品	3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ネベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
消費電力	860W		
高粘度材用			
低速型			
二重絶縁			
替カーボンブラシ	EA813RA-14		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.